


品番 : EP339BA-15

品名 : 【バナー特価】[充電式]フラッシュライト/LED(防爆/黄)

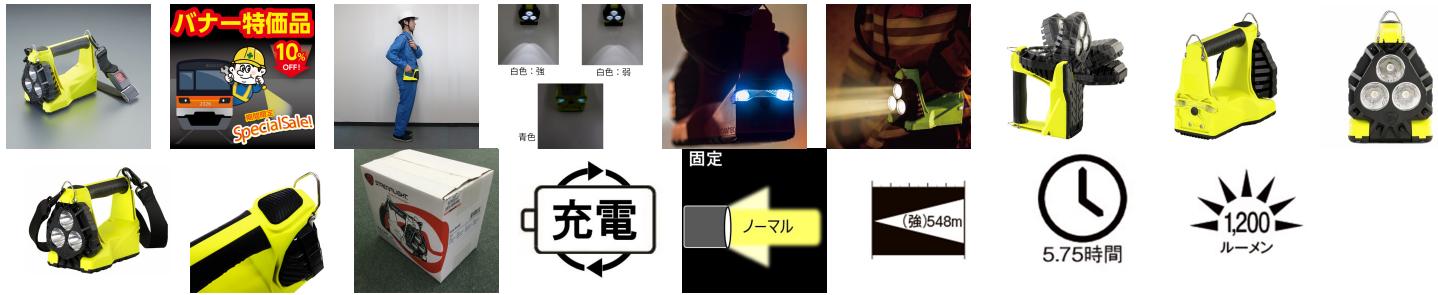

販売価格	65,873円(税抜) / 72,460円(税込)		
カタログ価格	65,873円(税抜) / 72,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

#### 仕様

元品番	EA758SB-61		
メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	44307
商品名	VULCAN	使用電池	リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	強、弱
明るさ	強:1200ルーメン 弱:350ルーメン	連続点灯時間	強:5.75時間 弱:16時間
充電時間	9時間	照射距離	強:548m 弱:296m
光源	白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)	材質	本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	188×108×110(H)mm	重量	1.12kg
防塵・防水性能	IP67	耐衝撃性	2m
付属品	ショルダーベルト、充電器、DCアダプ	カラー	イエロー

ター、ACアダプター

ショルダーベルト掛け用Dカン付

バッテリー残量表示機能付

スイッチの長押しで強→弱へ切り替え

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。

ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

手袋をしても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

SGS認証

Class I, Division 2 Groups A, B, C, D

Class II Division 2 Groups F, G

Class III;Temperature Class T4

米国防火協会(NFPA)1901認証

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.